

# SIEMENS

da

Betjeningsvejledning  
REV300




## Hvad betyder disse symboler?


- Skift batterier
- Displayblokering aktiveret
- Ferieprogram aktiveret
- Fjernbetjening aktiveret (hvis tilsluttet)
- Motor åbner
- Motor lukker
- h** Klokkeslæt
- d** Dag
- °C ↓** Rumtemperatur
- Døgnprogram:**
- 1 varmeperiode
- 2 varmeperioder
- 3 varmeperioder

## Ibrugtagning og kvikstart


### • Aktivering af batterier

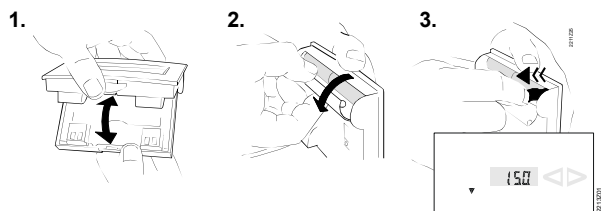

### • Indstilling af klokkeslæt

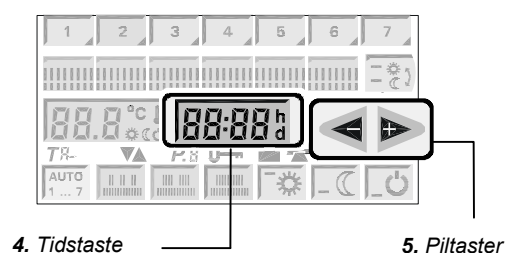


### • Indstilling af ugedag

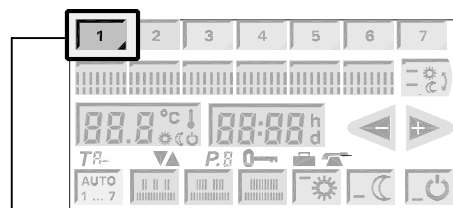

7. Ugedagstaste

### • Valg af driftsform for varmeperioder

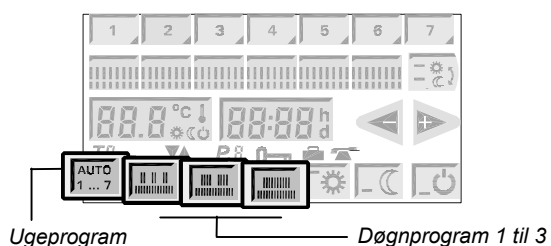


Ugeprogram


Døgnprogram 1 til 3

## Vil De indstille Deres eget tidsprogram?

### • Ugeprogram

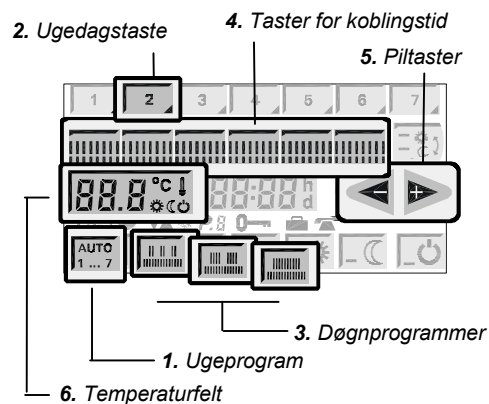

### • Døgnprogram

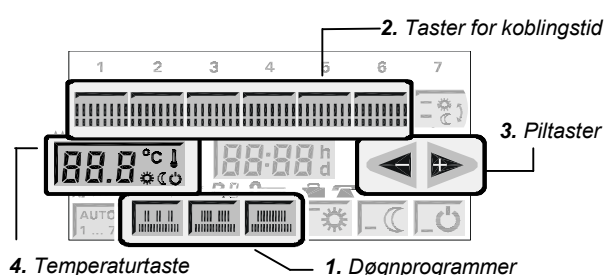

REV300 er udstyret med et belyst kontaktskærmdisplay. Apparatet indstilles ved at berøre displayfelterne, hvorved displaybelysningen automatisk tændes.

**Tip:** For lettere programmering kan apparatet også tages ud af holderen.

1. Fjern apparatet fra soklen, (2.) og åbn det vipbare batteridæksel.
3. Fjern den sorte isoleringsstrimmel fra batterierne: Apparatet kobles ind. Apparatet kobles ind og initialiserer sig selv i 150 sekunder.
4. Vælg tidstasten
5. Indstil derefter det aktuelle klokkeslæt med piltasterne. Pr. tryk 1 minut. Ved længere tryk fås en hurtigere indstilling, som ophæves ved et gentaget tryk.
6. Efter 5 sekunder skifter displayet automatisk tilbage til den oprindelige driftsvisning (samme virkning opnås ved fornyet berøring af tidstasten).
7. Berør ugedagstasten med den sorte trekant. Displayet viser nu ugedagene alene. Vælg derefter den aktuelle dag (1=ma / 2=ti ...).
8. Efter 5 sekunder skifter displayet automatisk tilbage til den oprindelige driftsvisning (samme virkning opnås ved fornyet tryk på den indstillede ugedagstaste).

### 9. Vælg den ønskede driftsform:

| Driftsform                  | Varmeperioder       |                   |               |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|                             | 07:00 – 23:00       |                   |               |
|                             | 06:00 – 08:00       | 17:00 – 22:00     |               |
|                             | 06:00 – 08:00       | 11:00 – 13:00     | 17:00 – 22:00 |
| <b>Auto</b><br><b>1...7</b> | ma – fr:<br>(1...5) | lø + sø:<br>(6+7) |               |

### Ugeprogram

betyder, at her kan De for hver ugedag vælge et forskelligt tidsprogram. **Hver** ugedag kan indstilles individuelt.

1. Berør ugeprogram (Auto 1...7).
2. Vælg den dag, der skal programmeres.
3. Berør ét af de tre døgnprogrammer.
4. Berør tasten for koblingstid, ved hvilken De vil ændre tid. Den pågældende bjælke i tasten for koblingstid samt klokkeslættet blinker nu.
5. Med piltasterne ændres den viste koblingstid. Hvis der ligger to koblingstider på én taste for koblingstid, veksles mellem disse ved fornyet berøring af denne taste.
6. Berør temperaturfeltet.
7. Med piltasterne ændres den viste temperatur.


**Tip:** Kontroller indstillingerne ved at vælge de enkelte dage direkte.

### Døgnprogram

betyder, at der anvendes samme tidsprogram for hver dag. Der kan **ikke** indstilles ugedage individuelt.

1. Berør ét af de tre døgnprogrammer.
2. Berør tasten for koblingstid, ved hvilken De vil ændre tid. Den pågældende bjælke i tasten for koblingstid samt koblingstiden blinker nu.
3. Med piltasterne ændres den viste koblingstid. Hvis der ligger to koblingstider på én taste for koblingstid, veksles mellem disse ved fornyet berøring af denne taste.
4. Berør temperaturfeltet.
5. Med piltasterne ændres den viste temperatur.


### Skal temperaturniveauet ændres?

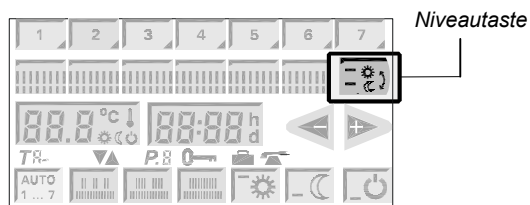

Med niveautasten skiftes kortvarigt fra det aktuelle temperaturniveau til det andet. Det aktive niveau vises: ☼ eller ☾. Benyt denne funktion til at reducere temperaturen ved fravær.

Ændringen er kun aktiveret indtil næste koblingstidspunkt.

### Vil De køre på kontinuerlig drift uden at ændre temperaturniveau?

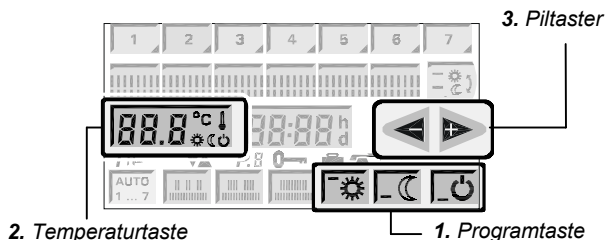

Vælg det ønskede program for kontinuerlig drift. Der reguleres konstant til det respektive temperaturniveau.


|  | Standardværdi |
|--|---------------|
| ☼ Konstant normaltemperatur                  | 21°C          |
| ☾ Konstant sparetemperatur                   | 16°C          |
| ☽ Konstant OFF (standby) m. frostbeskyttelse | 5°C           |

Skal disse standardværdier ændres?

1. Vælg ønsket program for kontinuerlig drift.
2. Berør temperaturtasten.
3. Temperaturen ændres med piltaster.

### Skal De på ferie?


#### • Aktivering af feriefunktion

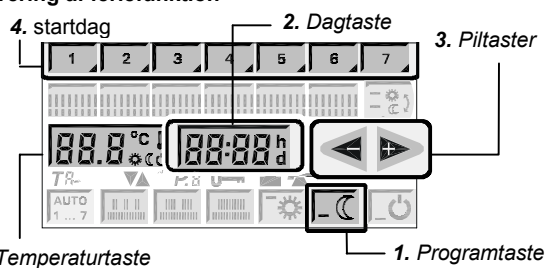

Ved starten af en længere fraværperiode kan man skifte til sparetemperatur og indtaste periodens varighed.

1. Vælg sparetemperatur.
2. Berør dagtasten.
3. Indtast antallet af fraværsgange (0..99).
4. Vælg startdag 1...7 for ferien.
5. Den aktuelle sparetemperatur ændres ved at berøre temperaturtasten og ændre værdien med piltaster.
6. Efter 8 sekunder skifter displayet automatisk tilbage til den oprindelige driftsvisning (samme virkning opnås ved fornyet tryk på tidstasten).

#### • Display og sletning af feriefunktion

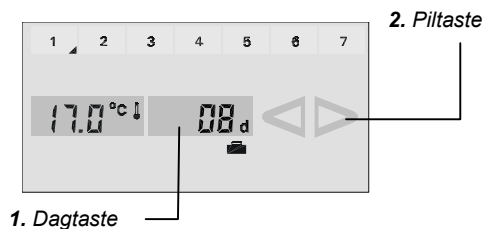


I displayet bliver antallet af dage og ferie-symbolet stående. Hver dag ved midnat fratækker tælleren en dag. Når tælleren igen står på „00“, skiftes automatisk om til det program, der tidligere var i drift.

Sletning af feriefunktion:

1. Berør dagtasten.
2. Med piltaste indstilles 00.
3. Efter 8 sekunder skifter displayet automatisk tilbage til den oprindelige driftsvisning (samme virkning opnås ved fornyet tryk på dagtasten).

### Vil De gå tilbage til standardværdierne (reset)?

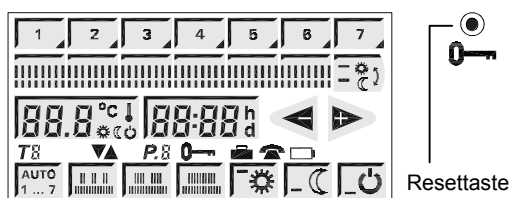

Hold resettasten øverst til højre ned i **mindst 3 sekunder**: Derved stilles alle individuelle indstillinger og klokkeslættet tilbage til standardværdierne. I de 3 sekunder lyser alle displayindikeringer, dvs. at indikeringsfunktionerne således kan kontrolleres. Derefter initialiseres apparatet i 150 sekunder.



**OBS!** Efter hvert reset skal alle personlige indstillinger som klokkeslæt, koblingstidspunkter og temperaturer genindtastes.

### Rensning af display/vedligeholdelse

Apparatet renses med den medleverede antistatiske klud eller en blød, let fugtig klud uden kemisk rengøringsmiddel. Ved rensning af displayet kan betjeningsfelterne sættes ud af funktion.




**Indkobling:** Tryk på resettasten øverst til højre i **max. 1 sekund**: Symbolet vises, og alle øvrige indikeringer forsvinder. Betjeningsfelterne er nu ude af funktion, mens alle øvrige funktioner opretholdes i baggrunden.

**Udkobling:** Tryk på resettasten øverst til højre i **max. 1 sekund**. *Displayblokeringen sikrer også mod utilsigtede indstillingsændringer.*

### Vises dette symbol i displayet?

Når dette symbol lyser, skal batterierne skiftes inden for de næste 3 måneder.

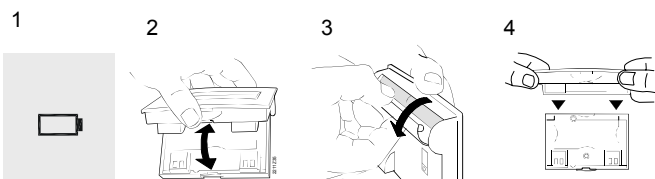

**OBS!** Indstillingsdata bevares kun i max. 1 minut. Aktiver ikke displaybelysningen for ofte, da dette reducerer batteriets levetid.

1. Hold 2 nye alkaline-batterier type AA, 1.5 V, parat.
2. Apparatet åbnes ved hjælp af tryktasten og fjernes fra soklen.
3. Skift batterier.
4. Sæt apparatet på foroven, vip det ned og tryk det ind.

*De gamle batterier skal bortskaffes miljørigtigt! Batterierne har en levetid på ca. 2 år.*