

SIEMENS




da
Betjeningsvejledning
REV200.03RF
REV200S.03RF

Hvad betyder disse symboler?

- Skift batterier
 - Displayblokering aktiveret
 - Varmegiver ON
 - Ferieprogram aktiveret
 - Rumtemperatur
 - Klokkeslæt
 - Dag
- Døgnprogrammer:
- 1 komfortperiode
 - 2 komfortperioder
 - 3 komfortperioder

Ibrugtagning og kvikstart

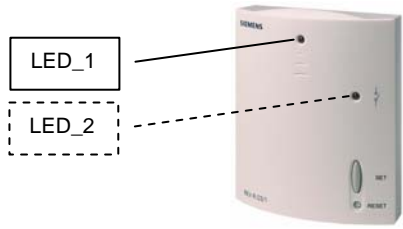

Modtager (REV-R.03..)

Tænd for apparatet, og tryk på RESET-tasten i ca. 4 sek.: Den orange LED_2 blinker kortvarigt. Tryk derefter på SET-tasten i ca. 3 sek.: Den orange LED_2 blinker langsomt, learn-funktionen er aktiveret.



Tryk inden for 25 min. på LEARN-tasten på sender REV200...RF i ca. 4 sekunder: Den orange LED_2 blinker kortvarigt og hurtigt, LED_1 skifter fra rød til grønt blink. Efter ibrugtagningen fungerer apparatet automatisk.

Sender (REV200...RF)


REV200...RF er udstyret med et belyst kontaktskærmdisplay. Apparatet indstilles ved at berøre displayfeltene, hvorved displaybelysningen automatisk tændes.

Tip: For lettere programmering kan apparatet også tages ud af holderen.

- Fjern apparatet fra soklen.
- Åbn det vipbare batteridæksel.
- Fjern den sorte isoleringsstrimmel fra batterierne: Apparatet kobles ind.
- Tryk på "Test"-tasten i ca. 4 sekunder for at sende testtelegrammer.
- Tryk på "Learn"-tasten i ca. 4 sekunder for at sende et learn-telegram.

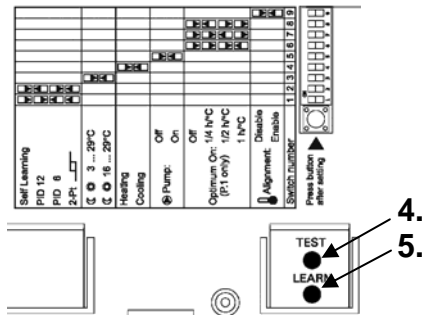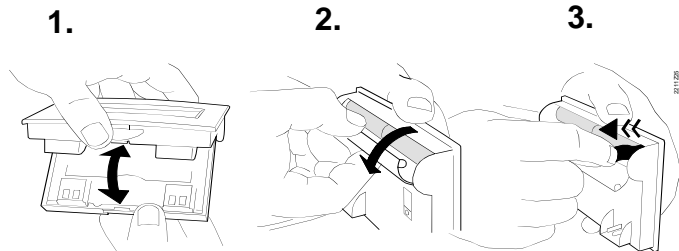


• Indstilling af klokkeslæt

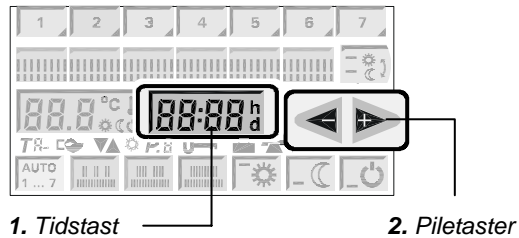

Indstilling af aktuelt klokkeslæt

- Vælg tidstasten.
- Indstil derefter det aktuelle klokkeslæt med piletasterne. Pr. tryk 1 minut. Ved længere tryk fås en hurtigere indstilling, som ophæves ved et gentaget tryk.
- Efter 5 sekunder skifter displayet automatisk tilbage til den oprindelige driftsvision (samme virkning opnås ved fornyet berøring af tidstasten).

• Indstilling af ugedag

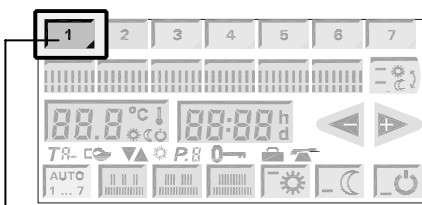


Indstilling af aktuell ugedag

- Berør ugedagstasten med den sorte trekant. Displayet viser nu ugedagene alene. Vælg derefter den aktuelle dag (1=ma / 2=ti ...).
- Efter 5 sekunder skifter displayet automatisk tilbage til den oprindelige driftsvision (samme virkning opnås ved fornyet tryk på den indstillede ugedagstast).

1. Ugedagstast


Vil De have en driftsform med automatisk ændring af temperaturniveauet?

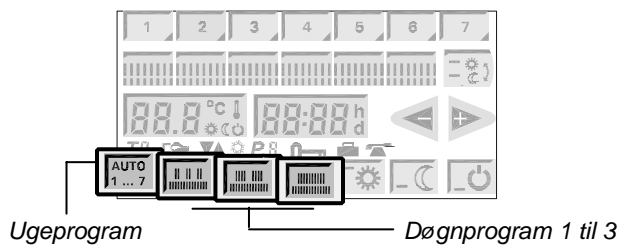

Driftsform	Komfortperioder		
	07:00 – 23:00		
	06:00 – 08:00	17:00 – 22:00	
	06:00 – 08:00	11:00 – 13:00	17:00 – 22:00
Auto 1...7	ma – fr: (1...5)	lø + sø: (6+7)	

Vil De indstille Deres eget tidsprogram?

• Ugeprogram

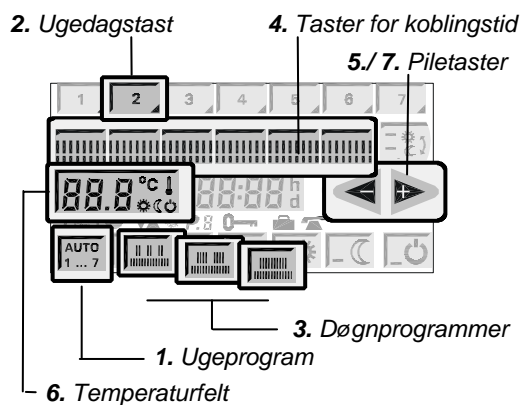

Ugeprogram

betyder, at her kan De for hver ugedag vælge et forskelligt tidsprogram. **Hver** ugedag kan indstilles individuelt.


- Berør ugeprogram (Auto 1...7).
 - Vælg den dag, der skal programmeres.
 - Berør ét af de tre døgnprogrammer.
 - Berør den tast for koblingstid, som De vil ændre tid ved. Den pågældende bjælke i tasten for koblingstid samt klokkeslættet blinker nu.
 - Med piletasterne ændres den viste koblingstid.
- Bemærk: Hvis der ligger to eller flere koblingstider på én tast for koblingstid, indstilles den næste koblingstid ved at berøre den samme tast igen.
- Berør temperaturfeltet.
 - Med piletasterne ændres den viste temperatur.

Tip: Kontrollér indstillingerne ved at vælge de enkelte dage direkte.

• Døgnprogram

2. Taster for koblingstid

3./5. Piletaster

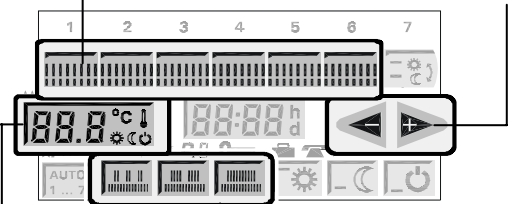


4. Temperaturtast


1. Døgnprogram

Skal temperaturniveauet ændres kortvarigt? (sparetip)

Fraværestast

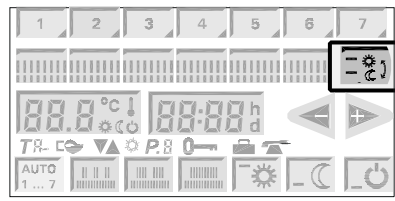

Vil De køre på kontinuerlig drift uden at ændre temperaturniveau?

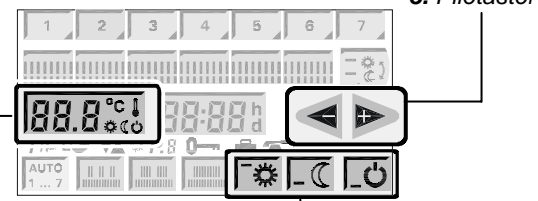

2. Temperaturtast

1. Programtast


Skal De på ferie?

• Aktivering af feriefunktion

4. Startdag

2. Dagtast


3. Piletaster

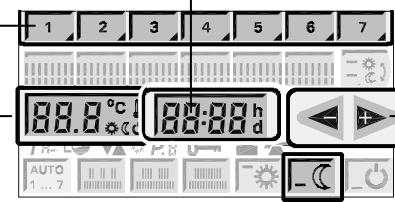

5. Temperaturtast

1. Programtast


• Display og sletning af feriefunktion

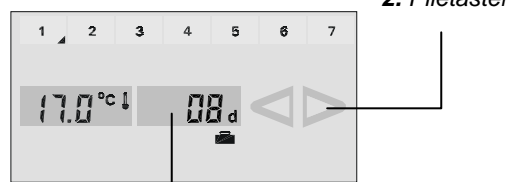

1. Dagtast

2. Piletaster

Vil De gå tilbage til standardværdierne (reset)?

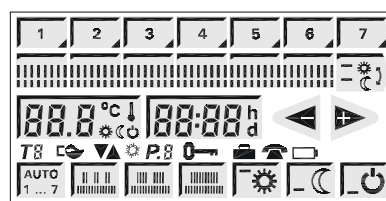

Resettast

Rensning af display/vedligeholdelse


Apparatet renses med den medfølgende antistatiske klud eller en blød, let fugtig klud uden kemisk rengøringsmiddel. Ved rensning af displayet kan betjeningsfelterne sættes ud af funktion.



Resettast

Vises dette symbol i displayet?

Når dette symbol begynder at lyse, skal batterierne skiftes inden for de næste 3 måneder.

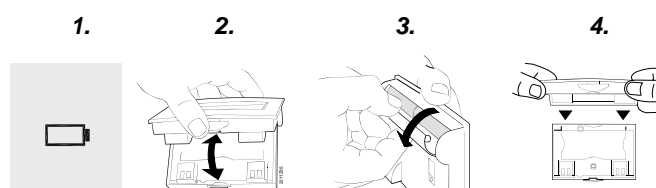

Døgnprogram

betyder, at der anvendes samme tidsprogram for hver dag. Der kan **ikke** indstilles ugedage individuelt.

1. Berør ét af de tre døgnprogrammer.
 2. Berør den tast for koblingstid, som De vil ændre tid ved. Den pågældende bjælke i tasten for koblingstid samt koblingstiden blinker nu.
 3. Med piletasterne ændres den viste koblingstid.
- Bemærk: Hvis der ligger to eller flere koblingstider på én tast for koblingstid, indstilles den næste koblingstid ved at berøre den samme tast igen.
4. Berør temperaturtasten.
 5. Med piletasterne ændres den viste temperatur.

Med fraværestasten skiftes kortvarigt fra det aktuelle temperaturniveau til det andet. Det aktive niveau vises: * eller C. Benyt denne funktion til at reducere temperaturen ved fravær.

Ændringen er kun aktiveret indtil næste koblingstidspunkt.

Vælg det ønskede program for kontinuerlig drift. Der reguleres konstant til det respektive temperaturniveau.

	Standardværdi
* Konstant normaltemperatur	21 °C
C Konstant sparetemperatur	16 °C
⏻ Konstant OFF (standby) m. frostbeskyttelse	5 °C

Skal disse standardværdier ændres?

1. Vælg ønsket program for kontinuerlig drift.
2. Berør temperaturtasten.
3. Temperaturen ændres med piletast.

Ved starten af en længere fraværsperiode kan man skifte til sparetemperatur og indtaste periodens varighed.

1. Vælg sparetemperatur.
2. Berør dagtasten.
3. Indtast antallet af fraværssdage (0..99).
4. Vælg startdag 1...7 for ferien.
5. Den aktuelle sparetemperatur ændres ved at berøre temperaturtasten og ændre værdien med piletast.
6. Efter 8 sekunder skifter displayet automatisk tilbage til den oprindelige driftsvisning (samme virkning opnås ved fornyet tryk på tidstasten).

 
I displayet bliver antallet af dage og feriesymbolet stående. Hver dag ved midnat fratækker tælleren en dag. Når tælleren igen står på "0", skiftes automatisk om til det program, der tidligere var i drift.

Sletning af feriefunktion:

1. Berør dagtasten.
2. Med piletast indstilles 00.
3. Efter 8 sekunder skifter displayet automatisk tilbage til den oprindelige driftsvisning (samme virkning opnås ved fornyet tryk på dagtasten).

Hold resettasten øverst til højre ned i **mindst** 3 sekunder: Derved stilles alle individuelle indstillinger og klokkeslættet tilbage til standardværdierne. I de 3 sekunder lyser alle displayindikeringer, dvs. at indikeringsfunktionerne således kan kontrolleres.

OBS! Efter hvert reset skal alle personlige indstillinger som klokkeslæt, koblingstidspunkter og temperaturer genindtastes.

Indkobling: Tryk på resettasten øverst til højre i **maks.** 1 sekund: Symbolet  vises, og alle øvrige indikeringer forsvinder. Betjeningsfelterne er nu ude af funktion, mens alle øvrige funktioner opretholdes i baggrunden.

Udkobling: Tryk på resettasten øverst til højre i **maks.** 1 sekund.

Displayblokeringen sikrer også mod utilsigtede indstillingsændringer.

OBS! Indstillingsdata bevares kun i maks. 1 minut. Aktiver ikke displaybelysningen for ofte, da dette reducerer batteriets levetid.

1. Hold 2 nye alkaline-batterier type AA, 1,5 V parat.
2. Apparatet åbnes ved hjælp af tryktasten og fjernes fra soklen.
3. Skift batterier.
4. Sæt apparatet på foroven, vip det ned og tryk det ind.

De gamle batterier skal bortskaffes miljørigtigt!
Batterierne har en levetid på ca. 2 år.