




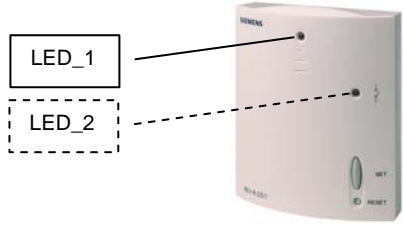


## Inbedrijfstelling en snelle start

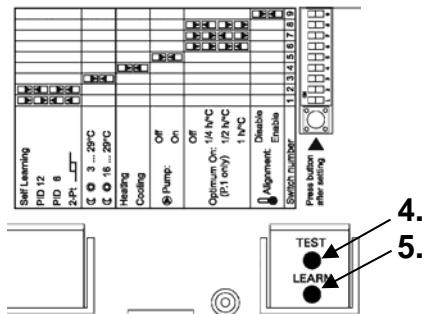


### Batterijen activeren

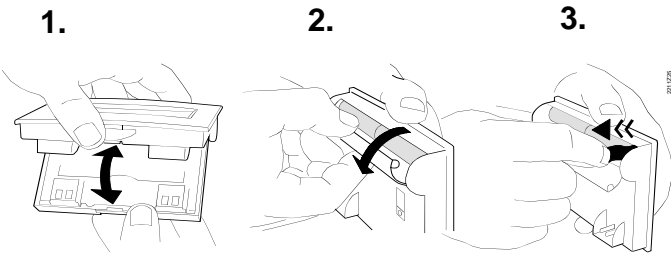

### Tijdstelling

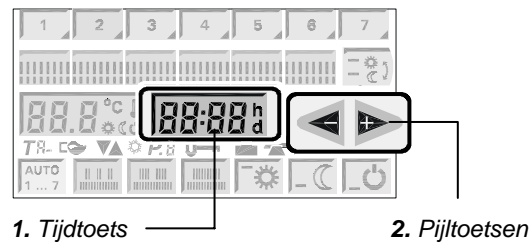


### Weekdag instellen

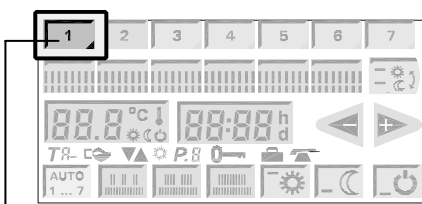

1. Weekdagtoets


### Wilt u een bedrijfswijze met automatische omschakeling van het temperaturniveau?

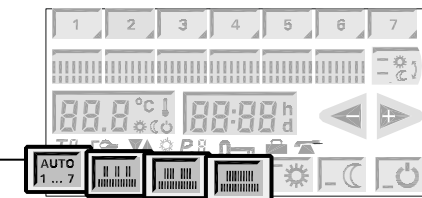

Weekbedrijfswijze      Dagbedrijfswijze 1 tot 3

### Wilt u uw eigen schakelprogramma instellen?

#### Weekbedrijfswijze

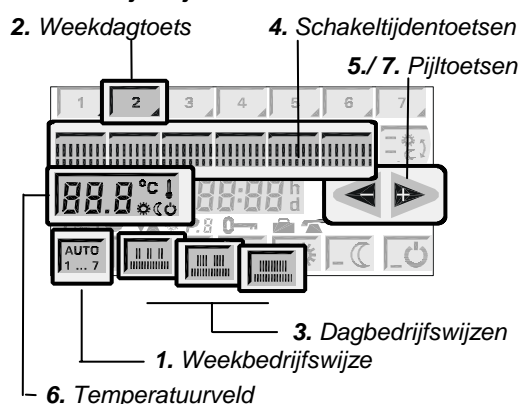

## Wat betekenen deze symbolen?

- Batterijen vervangen
- Blokkering display actief
- Ketel ingeschakeld
- Vakantieprogramma actief
- Ruimtetemperatuur
- h Tijd
- d Dag
- Dagbedrijfswijzen:
  - 1 Verwarmingsfase
  - 2 Verwarmingsfase
  - 3 Verwarmingsfase

## Ontvanger (REV-R.03..)

Apparaat inschakelen en toets "RESET" ca. 4 sec. indrukken: Oranje LED\_2 knippert kort. Dan toets "SET" ca. 3 sec. indrukken: Oranje LED\_2 knippert langzaam; leerproces is actief. Binnen 25 min. op de zender REV200...RF toets "LEARN" ca. 4 sec indrukken: Oranje LED\_2 knippert kort en snel; LED\_1 afwisselend knipperend van rood naar groen. Na de inbedrijfstelling functioneert het apparaat bedieningsvrij.

## Zender (REV200...RF)

De REV200...RF heeft een verlicht Touch-Screen-Display. Om het apparaat in te stellen, tikt men de velden op de display aan; daarbij schakelt ook automatisch de displayverlichting aan.

**Tip:** Voor een comfortabeler programmering kan het apparaat ook uit de houder worden gehaald.

1. Verwijder het apparaat van de sokkel
2. Open het deksel van het batterijvak.
3. Verwijder de zwarte isolatiestrook van de batterijen: het apparaat schakelt in.
4. Toets "Test" ca. 4 seconden indrukken om een testtelegram te sturen.
5. Toets "Learn" ca. 4 seconden indrukken om een leertelegem te sturen.

## Instellen van de actuele tijd

1. Kies de tijdtoets.
2. Stel daarna met de pijltoetsen de actuele tijd in. Per druk 1 minuut. Langer indrukken zorgt voor een sneller verzetten, dat door opnieuw drukken wordt opgeheven.
3. Na 5 seconden keert de weergave automatisch terug naar de oorspronkelijke bedrijfswijze. Dezelfde werking wordt bereikt door het opnieuw indrukken van de tijdtoets.

## Instellen van de actuele dag

1. Raak bij de weekdagtoetsen de dag aan met de zwarte driehoek. De display geeft nu alleen de weekdays weer. Kies nu de actuele dag uit (1=ma / 2=di ...).
2. Na 5 seconden gaat de weergave automatisch terug naar de oorspronkelijke bedrijfswijze. Dezelfde werking wordt door het opnieuw indrukken van de weekdagtoets bereikt.

Bedrijfswijze	Verwarmingsfase		
	07:00 – 23:00	17:00 – 22:00	17:00 – 22:00
	06:00 – 08:00	17:00 – 22:00	
	06:00 – 08:00	11:00 – 13:00	17:00 – 22:00
<b>Auto 1...7</b>	Mo – Fr: (1...5)	Sa + So: (6+7)	

## Weekbedrijfswijze

Hier kan men voor iedere weekdag een ander schakelprogramma kiezen. **Ledere** weekdag is afzonderlijk instelbaar.

1. Weekbedrijfswijze (Auto 1...7) aanraken.
2. De te programmeren dag uitkiezen.
3. Raak één van de dagbedrijfswijzen aan.
4. Raak de schakeltijdoets aan, waarbij u de tijd wilt veranderen. De betreffende balk in de schakeltijdoets en de tijd knipperen nu.
5. Met de pijltoetsen de weergegeven schakeltijd veranderen. Indien er twee schakeltijden op een schakeltijdoets liggen

Let op: Als 2 of meer schakeltijden op de zelfde schakeltijdoets liggen, raakt u dezelfde toets opnieuw aan om de volgende schakeltijd in te stellen.


1. Raak het temperatuurveld aan.
2. Met de pijltoetsen de weergegeven temperatuur veranderen.

**Tip:** Controleer de instellingen door direct afzonderlijke dagen te kiezen.

• **Dagbedrijfswijze**

2. Schakeltijdtoetsen

3./5. Pijltoetsen

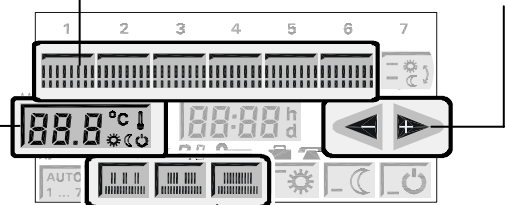


4. Temperatuurtoets

1. Dagbedrijfswijzen


**Wilt u het temperatuurniveau kortstondig overbruggen? (besparingstip)**

Aanwezigheidtoets

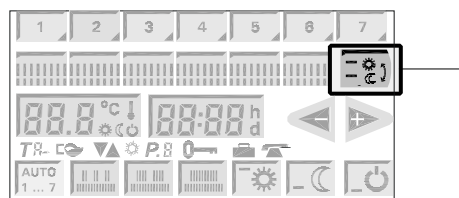

**Wilt u continubedrijf zonder omschakeling van het temperatuurniveau?**

3. Pijltoetsen

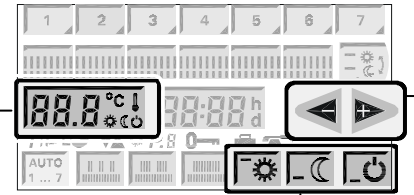

2. Temperatuurtoets

1. Bedrijfswijzentoets


**Gaat u met vakantie?**

• Vakantiefunctie activeren

4. Startdag

2. Dagtoets

3. Pijltoetsen

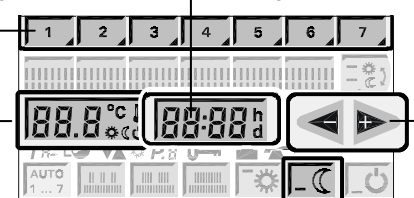

5. Temperatuurtoets

1. Bedrijfswijzentoets


• Weergave en wissen van de vakantiefunctie

2. Pijltoetsen



1. Dagtoets


**Wilt u terug naar de standaardwaarden?**

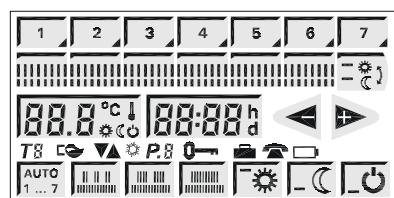

Resettoets

**Reinigen van de display / verzorging**

Voor de verzorging van het apparaat moet de meegeleverde antistatische doek of een zachte, vochtige doek zonder chemisch reinigingsmiddel worden gebruikt. Voor de reiniging van de display kunnen de bedieningsvelden worden geblokkeerd.

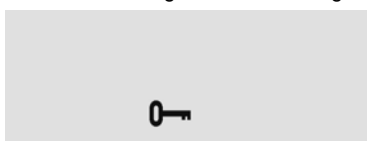

Resettoets

**Als het symbool  op de display verschijnt?**

Na het verschijnen van dit symbool moet men binnen drie maanden de batterijen vervangen.

1. 2. 3. 4.



**Dagbedrijfswijze** 

betekent, dat voor iedere dag hetzelfde schakelpatroon wordt toegepast. Er kan **geen** weekdag worden ingesteld.

1. Raak één van de dagbedrijfswijzen aan.
2. Raak de schakeltijdtoets aan, waarvan u de tijd wilt veranderen. De betreffende balk in de schakeltijdtoets en de schakeltijd knipperen nu.
3. Met de pijltoetsen de weergegeven schakeltijd wijzigen. Let op: Als 2 of meer schakeltijden op de zelfde schakeltijdtoets liggen, raakt u dezelfde toets opnieuw aan om de volgende schakeltijd in te stellen..
4. Raak het temperatuurveld aan.
5. Met de pijltoetsen de weergegeven temperatuur veranderen.

Met de Aanwezigheidstoets wisselt men kortstondig van het ene temperatuurniveau naar het andere.

Het weergegeven actieve: \* of C. Gebruik deze functie om bij afwezigheid de temperatuur te reduceren.

De omschakeling is nu tot aan het eerstvolgende schakeltijdstip actief.

Kies de gewenste bedrijfswijze voor continubedrijf. Er wordt voortdurend op het betreffende temperatuurniveau geregeld.

Standaardwaarde

- \* Voortdurend normale temperatuur 21 °C
- C Voortdurend gereduceerde temperatuur 16 °C
- ⏻ Voortdurend "UIT" (standby) met vorstbeveiliging 5 °C

Wilt u deze standaardwaarden veranderen?

1. Gewenste standaard-bedrijfswijze kiezen.
2. Temperatuurtoets kiezen.
3. Met de pijltoets de temperatuur veranderen.

Bij een langere afwezigheid kan men bij vertrek omschakelen op gereduceerde temperatuur en de duur van de afwezigheid invoeren.

1. Bedrijfswijze gereduceerde temperatuur kiezen.
2. Dagtoets aanraken.
3. Het aantal dagen van afwezigheid invoeren (0..99).
4. De startdag 1...7 van de vakantie kiezen.
5. Verander de actuele gereduceerde temperatuur door de temperatuurtoets aan te raken en met de pijltoets de waarde te veranderen.
6. Na 8 seconden verandert de weergave automatisch naar de oorspronkelijke bedrijfswijze. Dezelfde werking wordt bereikt door het opnieuw indrukken van de tijdtoets.


In de weergave blijven het aantal dagen en het vakantiesymbool over. Om middernacht trekt de teller steeds een dag af. Als de teller de waarde „00" bereikt, wordt automatisch omgeschakeld naar het voorafgaande programma.

Vakantiefunctie wissen:

1. Dagtoets aanraken.
2. Met pijltoets op 00 instellen.
3. Na 8 seconden verandert de weergave automatisch terug naar de oorspronkelijke weergave. Dezelfde werking wordt door het opnieuw aanraken van de dagtoets bereikt.

De resettoets rechtsboven **minstens** 3 seconden lang indrukken: Daardoor worden alle afzonderlijke instellingen en de tijd teruggezet naar hun standaardwaarden. Gedurende 3 seconden branden alle weergave op de display. Het functioneren van de weergave kan op die manier worden gecontroleerd.

**Voorzichtig:** Na iedere reset moeten alle persoonlijke instellingen, zoals de tijd, de schakeltijdpunten en de temperaturen opnieuw worden ingevoerd.

**Inschakelen:** de resettoets rechtsboven **maximaal** 1 seconde indrukken:  wordt weergegeven, alle overige weergaven verdwijnen. De bedieningsvelden zijn nu buiten functie, terwijl alle overige functies op de achtergrond bewaard blijven.

**Uitschakelen:** de resettoets rechtsboven **maximaal** 1 seconde indrukken.

De weergaveblokkering dient ook als beveiliging tegen onbevoegd verzetten.

**Voorzichtig:** De ingestelde gegevens blijven max. 1 minuut bewaard. Niet te vaak de displayverlichting activeren, dit reduceert de levensduur van de batterij.

1. Leg 2 nieuwe alkalinebatterijen Type AA, 1.5 V gereed.
2. Apparaat met de druktoets openen en losmaken van de sokkel.
3. Batterijen vervangen.
4. Apparaat weer plaatsen, indraaien en onderaan inklikken.

De oude batterijen moeten volgens de voorschriften worden afgevoerd!  
De levensduur van de batterijen bedraagt ca. 2 jaar.