




 
zh 操作说明


RDH10

RDH10... –该温控器可以方便的设定您所希望的室内温度（温度设定值）。

依据人体工程学设计的旋钮，可以轻松控制温度。

显示

	显示房间温度 °C
	温控器根据选定的舒适温度进行控制
	热需求指示
	电池更换指示

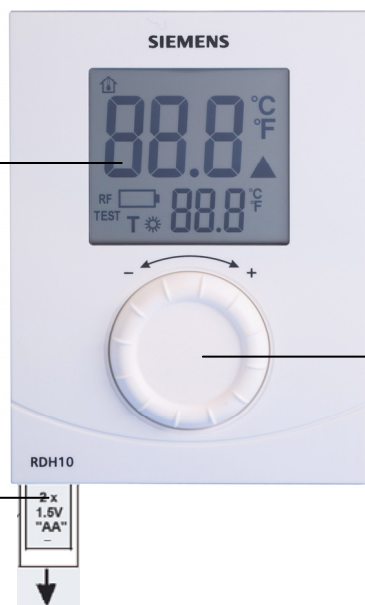


温度设定旋钮

用以改变温度设定值

电池盒

 
2 节 碱性电池 AA, 1.5 V



调试


- 移开电池盒里的黑色隔离塑料片。检查电池固定机构是否处于原位
- 如果电池盒里没有电池，装入2节 碱性电池AA, 1.5 V。



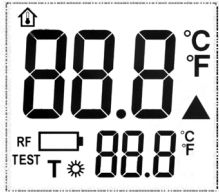


供电初始化

当电池被正确安装，所有图标和符号将在液晶屏幕显示约2秒钟



选择所需要的温度

- 逆时针方向旋转温度设定旋钮以降低温度设定值；或者顺时针方向旋转温度设定旋钮以提高温度设定值。温度 0.5 °C 以为单位变化。
- 温度设定值在  图标后显示

更换电池

1. 准备 2 节 碱性电池 AA, 1.5 。
2. 一分钟内：拿出用完的电池，放入新电池并将电池盒复位。
3. 请妥善处理用完的电池，一遵循环保要求。

节能小贴士：（不牺牲舒适）

- 不要使设定温度高于 21 °C 。
- 如需要开窗通风，则尽可能开大窗户，并缩短时间。