

de Bedienungsanleitung Landis & Staefa REV11...

REV11... - der Temperaturregler mit dem Sie auf einfache Art und Weise Ihrem Raum zur richtigen Zeit die ideale Temperatur geben. Dabei stehen Ihnen zwei individuell wähl- und einstellbare Heizschaltmuster zur Verfügung. Sie können dabei entweder auf die Werkseinstellungen vertrauen oder auch gemäss Ihren individuellen Bedürfnissen Anpassungen vornehmen.

Anzeigen

- Normaltemperatur
- Spartemperatur
- Stand-by
- Heizung ein
- Batterie ersetzen
- Fernbedienung aktiv (sofern angeschlossen)

Bedienen

wärmer/kälter
Einstellung bis zum nächsten Schaltzeitpunkt (0.2 °C-Schritte, max ± 4 °C)

Wechsel
zwischen Normal- und Spartemperatur bis zum nächsten Schaltzeitpunkt

Betriebsart-Wahlschieber

Tagesbetrieb A
mit 2 Heizphasen

Tagesbetrieb B
mit 1 Heizphase

Dauernd Normaltemperatur

Dauernd Spartemperatur

Ausschaltbetrieb (Stand-by)
mit Frostschutz

gemessene Raumtemperatur

Uhrzeit

Einstellen

- Zeit
- Schaltzeiten A1...A4
- Schaltzeiten B1...B2
- Normaltemperatur
- Spartemperatur
- Betriebsstellung

Einstell-Wahlschieber

Verändern der Einstellwerte

Inbetriebnahme mit Schnellstart

Dem Regler sind Heizschaltmuster, Schaltzeiten und Temperaturwerte ab Werk eingegeben. Gehen Sie zur ersten Inbetriebnahme wie folgt vor:

- Entfernen Sie die schwarzen Isolierstreifen von den zwei mitgelieferten Batterien. Prüfen Sie, ob die Batteriehalterung in seiner Position ist. Das Gerät schaltet sich ein.
- Schieben Sie den Einstell-Wahlschieber auf die Zeitposition.
- Mit den Pfeiltasten stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein.
- Den Einstell-Wahlschieber wieder ganz nach rechts in Position schieben, denn nur so können Sie den Deckel schliessen.
- Den Betriebsart-Wahlschieber auf die gewünschte Betriebsart setzen (z.B. A).

Die Bedienungsanleitung wieder zusammenfolden, in den Klappdeckel einschieben und diesen wieder schliessen.

Wollen Sie Automatikbetrieb?

- Stellen Sie dafür den Betriebsart-Wahlschieber auf eine dieser folgenden Positionen:
- Sie verwenden die Tageseinstellung **A** mit **zwei** Heizphasen.
- Sie verwenden die Tageseinstellung **B** mit **einer** Heizphase.

Wollen Sie dauernd Normaltemperatur?

- Stellen Sie den Betriebsart-Wahlschieber auf die Position Normaltemperatur. Damit wird dauernd auf Normaltemperatur geregelt. Im Display erscheint die Anzeige .

Wollen Sie dauernd Spartemperatur?

- Stellen Sie den Betriebsart-Wahlschieber auf die Position Spartemperatur. Damit wird dauernd auf Spartemperatur geregelt. Im Display erscheint die Anzeige .



 
Wollen Sie dauernd Ausschaltbetrieb (Stand-by) mit Frostschutz?

- Stellen Sie den Betriebsart-Wahlschieber auf die Position Stand-by. Somit wird erst wieder geheizt, wenn die Temperatur unter die vorgegebene Frostschutzgrenze (5 °C) fällt. Im Display erscheint die Anzeige .

Ist es Ihnen zu warm/zu kalt?

- Mit diesen Pfeiltasten erhöhen oder senken Sie die aktuelle Temperatur in Schritten von 0.2 °C um bis zu ±4 °C. Im Display erscheint zuerst die neu gewählte Temperatur und anschliessend wieder der aktuelle Wert. **Diese Veränderungen sind nur bis zum nächsten Schaltzeitpunkt gültig.** Wenn es Ihnen aufgrund der Werkseinstellungen immer zu warm oder zu kalt ist, sollten Sie die Temperatur oder in der Einstellebene entsprechend ändern.

 


Wollen Sie das Temperaturniveau wechseln oder werden Sie für kurze Zeit abwesend sein?



 
-  Mit dieser Taste wechseln Sie vom aktuellen Temperaturniveau auf das andere. Im Display erscheint entweder die Anzeige  wenn von der Spartemperatur oder  wenn von der Normaltemperatur umgeschaltet wurde. Somit können Sie während Ihrer Abwesenheit auf reduzierter Temperatur regeln. **Diese Veränderungen sind nur bis zum nächsten Schaltzeitpunkt gültig.**




Wollen Sie Ihre eigenen Temperaturen und Heizzeiten eingeben?

Das Gerät verfügt über zwei verschiedene Heizschaltmuster (A/B).

Gehen Sie wie folgt vor:

-  Den Einstell-Wahlschieber auf die Schaltposition (z.B. A1) stellen und mit den Pfeiltasten   die gewünschte Schaltzeit eingeben. *Alle weiteren Schaltpositionen (A2 ... A4 / B1 ... B2) werden auf die gleiche Art und Weise eingestellt*

-  Den Einstell-Wahlschieber auf die Normaltemperatur stellen und mit den Pfeiltasten   den gewünschten Wert eingeben.

-  Den Einstell-Wahlschieber auf Spartemperatur stellen und mit den Pfeiltasten   den gewünschten Wert eingeben.


 
 


 
 
 

-  Den Einstell-Wahlschieber wieder auf diese Position zurückschieben und den Deckel schliessen.




Tabelle zur Eingabe von eingestellten Werten


Schreiben Sie Ihre eingestellten Werte in die folgende Tabelle. Die vorgedruckten Zahlen entsprechen den Standardwerten.

Schaltzeiten						Temp.	
							
A1	A2	A3	A4	B1	B2	20° C	16° C
6.00	9.00	17.00	22.00	7.00	23.00		



2222Z12D


Müssen Sie die Zeit umstellen?

-  Den Einstell-Wahlschieber auf die Zeitposition stellen und mit den Pfeiltasten   die neue Uhrzeit einstellen.

-  Den Einstell-Wahlschieber wieder auf diese Position zurückschieben und den Deckel schliessen.

Wollen Sie zurück zu den Standardwerten?

-   Durch gleichzeitiges Drücken dieser 3 Pfeiltasten wird eine komplette Rückstellung (**Reset**) durchgeführt. Dabei werden die Schaltzeiten und Temperaturen wieder auf ihre Standardwerte zurückgestellt. **Vorsicht: Alle individuellen Einstellungen gehen verloren!** Gleichzeitig wird ein Displaycheck durchgeführt der folgendermassen aussieht:

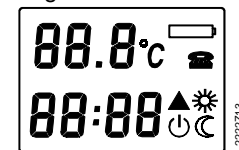



Erscheint das Symbol im Display?

Nach Aufleuchten dieses Symbols müssen Sie innerhalb der nächsten 3 Monate die Batterien wechseln.

Wollen Sie die Batterien wechseln?

- Legen Sie 2 neue Alkaline-Batterien vom Typ AA, 1.5 V bereit.
- Nehmen Sie die Batteriehalterung heraus, entfernen die Batterien, setzen die neuen ein und schieben die Batteriehalterung wieder in die ursprüngliche Position zurück. **Vorsicht: Die Einstelldaten bleiben nur für max. 1 Minute erhalten.**
- Die alten Batterien sind vorschriftsgemäss zu entsorgen.

Tips zum Sparen ohne Komforteinbusse

- Heizen Sie ihre Räume auf maximal 21 °C.
- Schalten Sie mit   auf Spartemperatur, auch wenn Sie nur während kürzerer Zeit abwesend sind.
- Lüften Sie nur kurz, dafür kräftig mit weit geöffneten Fenstern.

Zusatzfunktionen

Ihr Regler bietet verschiedene Zusatzfunktionen. Diese sollten jedoch nur durch den Installateur eingestellt werden.